

Rahmenklemme 3 Stück Zubehör für: 3VA1 250







Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rahmenklemme 3 Stück
Allgemeine technische Daten	
Bezeichnung / der Anschlussklemme	TS1.3
Anschlüsse gemäß IEC	
IEC-Kennzeichnung / der Klemmen	NXB 50-185 mm ² AWG4-350kcmil
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	95 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	150 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	50 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	150 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	50 mm ²

• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	185 mm ²
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / der lamellierten Kupferschienen	
• minimal	2...6 x (13 mm x 0,5 mm)
• maximal	3...6 x (20 mm x 1 mm)
Abisolierlänge	19 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• mehrdrähtig	<= 35 mm ² : 6 Nm, >= 50 mm ² : 12 Nm
• feindrähtig	<= 35 mm ² : 6 Nm, >= 50 mm ² : 12 Nm

Anschlüsse gemäß UL

UL-Kennzeichnung / der Klemmen	TS1.3 Xuebote
Abisolierlänge	0.75 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	4 AWG
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	350 kcmil
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	4 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	350 kcmil
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• mehrdrähtig	<= 1 AWG: 70 lb-in, >= 1/0 AWG: 140 lb-in
• feindrähtig	<= 1 AWG: 70 lb-in, >= 1/0 AWG: 140 lb-in

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektro- magnetische Verträglichkeit)	Konformitätser- klärung	Prüfbescheini- gungen
 VDE	 EAC	 RCM	 EG-Konf.

[Sonstige](#)

[Typprüfbescheini-
gung/Werkzeugnis](#)

sonstiges

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9253-0JA12>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9253-0JA12>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9253-0JA12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

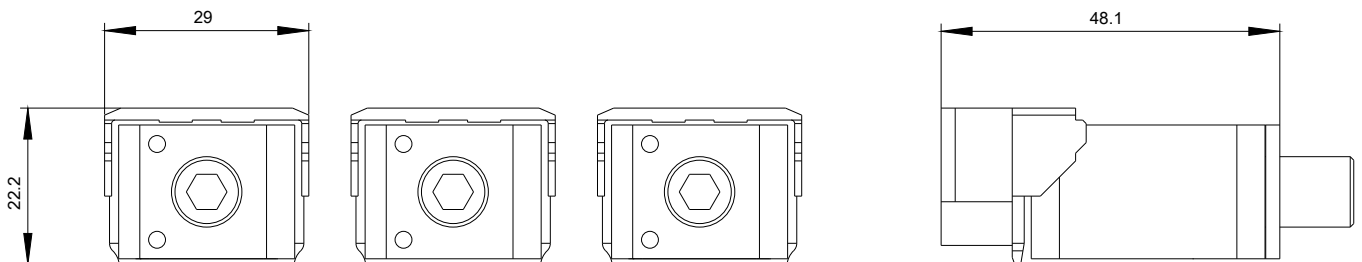

letzte Änderung:

02.07.2018