

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3TC08-0ED0

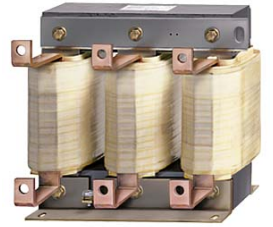


Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	200,00 ... 480,00 V
Bemessungsstrom	104,00 A
Verlustleistung	0,170 kW

### Mechanische Daten

Breite	225,0 mm (8,86 in)
Höhe	210,0 mm (8,27 in)
Tiefe	140,0 mm (5,51 in)
Schutzart	IP00
Nettogewicht	12,10 kg (26,68 lb)

### Anschlüsse

#### Leistungsanschluss Power Module

Ausführung Flachanschluss für Kabelschuh M6

#### Leistungsanschluss Motor

Ausführung Flachanschluss für Kabelschuh M6

#### Motorleitungslänge, max.

##### 3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geschirmt 200 m

Ungeschirmt 300 m

##### 3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geschirmt 200 m

Ungeschirmt 300 m

#### PE-Anschluss

Ausführung Schraube M6