

BD2-AK02X/F2258-3N ABGANGSKASTEN 63A / 1 X 4 POLIG
GERADE ID2000 UNTERTEIL SP58

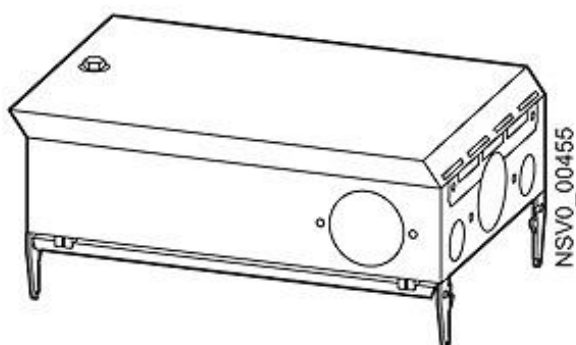


Abbildung ähnlich

Ausführung

Produkt-Bezeichnung Abgangskasten für Schienenverteilersystem BD2

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP IP54

Hauptstromkreis

Betriebsfrequenz / Bemessungswert

- minimal 50 Hz
- maximal 60 Hz

Betriebsspannung / bei AC

- bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 400 V
- bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 400 V

Betriebsstrom

- für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 63 A
- für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 63 A

Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / in der Abgangseinheit

- minimal
- maximal

0,75 mm²

25 mm²

Abgangsstellen

Ausführung der Abgangseinheit	Leitungseinführung
Ausführung des Kurzschluss- und Überlastschutzes / in der Abgangseinheit	3- und Npol. Sicherungsunterteil für 3 Zylindersicherungen 22x58mm
Baugröße der Abgangseinheit	02
Polzahl / der Abgangseinheit	5

Mechanischer Aufbau

Höhe	160 mm
Breite	214 mm
Länge	331 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	8
Produktbestandteil / Arretierung	Ja

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:262474>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:262474>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:262474

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>