

Stromwandler, 3-phasig für Schützenbau und Einzelaufstellung 820 A / 1 A, 0,1 VA



Abbildung ähnlich

<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Stromwandler für Überlastschutz
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
<b>Schutzart IP</b>	IP00
<b>Eingänge/ Ausgänge</b>	
<b>Strom am Eingang</b>	205 ... 820 A
<b>Strom am Ausgang maximal</b>	1 A
<b>Genauigkeit</b>	
<b>Messgenauigkeit</b>	+/- 3 %, im Bereich 205 A ... 4920 A, 50/60 Hz, 25 °C
• bei Strommessung 1	
<b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>	
<b>Befestigungsart</b>	Schraubbefestigung für Schützenbau und Einzelaufstellung
<b>Höhe</b>	195 mm
<b>Breite</b>	230 mm
<b>Tiefe</b>	170 mm
<b>Anschlüsse/Klemmen</b>	
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	

- am Eingang
- am Ausgang

Flachanschluss
Schraubanschluss

### Umgebungsbedingungen

#### Umgebungstemperatur

- während Betrieb

-25 ... +60 °C
----------------

### Hauptstromkreis

#### Polzahl für Hauptstromkreis

3
---

### Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Explosions- schutz	Konformitätser- klärung	Sonstige
-----------------------------	-----------------------	----------------------------	----------



[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

### Weitere Informationen

#### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

#### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UF1868-3GA00>

#### CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UF1868-3GA00>

#### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF1868-3GA00>

#### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3UF1868-3GA00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF1868-3GA00&lang=de)

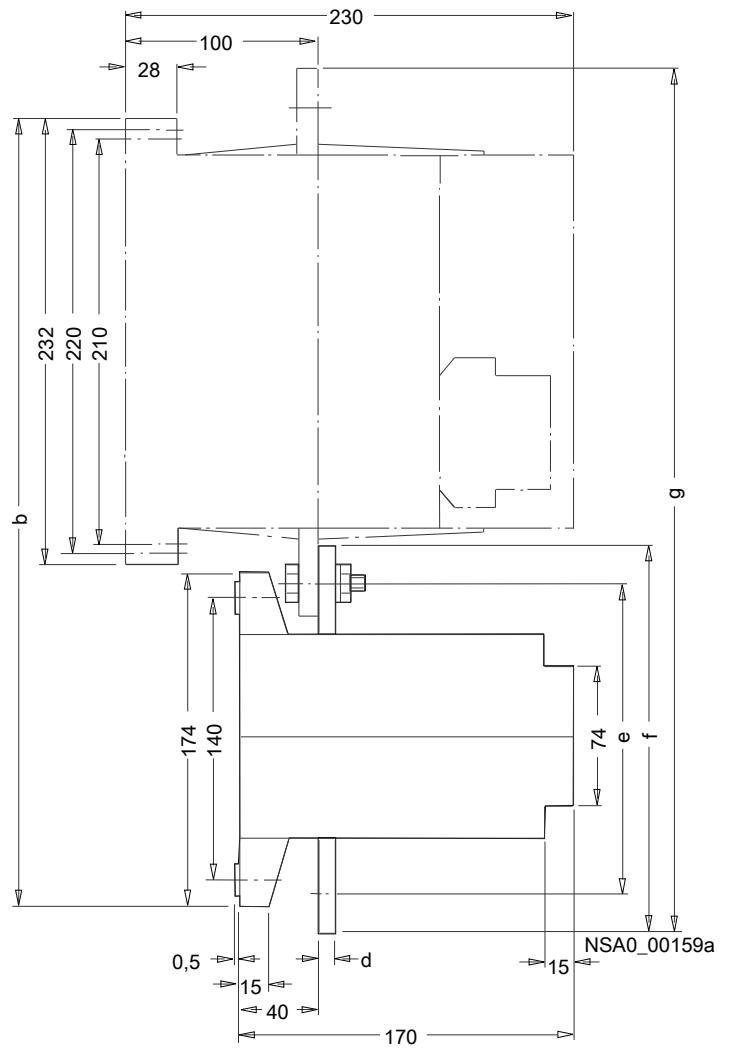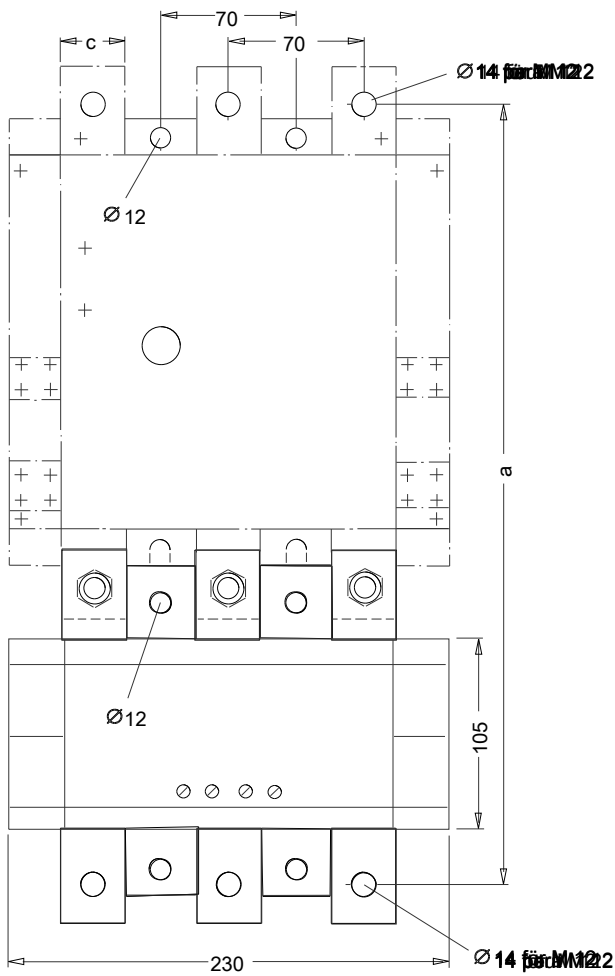

Strömrichter für 3-Phasen	3-Phasen Schalter	a	b	c	d	e	f	g
3UF18 68-3FA00	3TF68	390	398	30	5	145	175	420
3UF18 68-3GA00	3TF68	410	408	40	8	155	195	450

letzte Änderung:

19.07.2018