

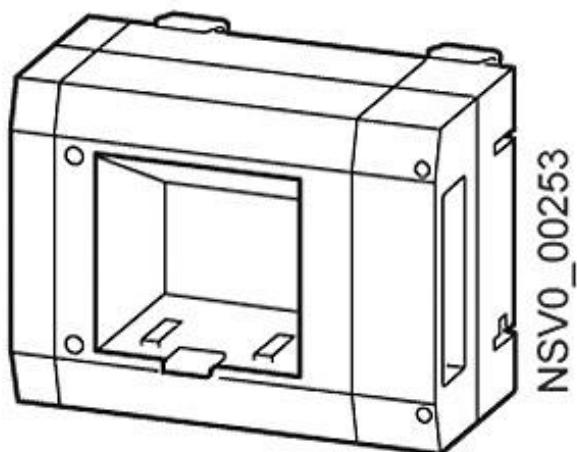


Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Abgangskasten für Schienenverteilersystem BD01
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Verlustleistung	
Verlustleistung [V·A] / maximal	13 V·A
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz / Bemessungswert	
• minimal	50 Hz
• maximal	60 Hz
Betriebsspannung / bei AC	
• bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
• bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
Betriebsstrom	
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	35 A

- für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz /
Bemessungswert / maximal

35 A

Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / in der
Abgangseinheit

- minimal
- maximal

0,75 mm²

16 mm²

Abgangsstellen

Ausführung der Abgangseinheit

Leitungseinführung

Baugröße der Abgangseinheit

1

Polzahl / der Abgangseinheit

5

Mechanischer Aufbau

Höhe

124 mm

Breite

160 mm

Länge

195 mm

Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten

4

Produktbestandteil / Arretierung

Ja

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:034273>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:034273>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:034273

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>