

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H
 $I_{cu}=85kA @ 415V$ 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, $I_n=800A$
 Überlastschutz $I_r=320A...800A$ Kurzschlusschutz $I_{sd}=1,5...10 \times I_r$,
 $I_i=12 \times I_n$ Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-
 30V DC, 24V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ



Ausführung

Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Kompaktleistungsschalter

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektro- magnetische Verträglichkeit)	Prüfbeschei- nungen
 CCC	Sonstige  EAC	Sonstige  RCM

sonstiges

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA2580-6HN32-0HC0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA2580-6HN32-0HC0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA2580-6HN32-0HC0


CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

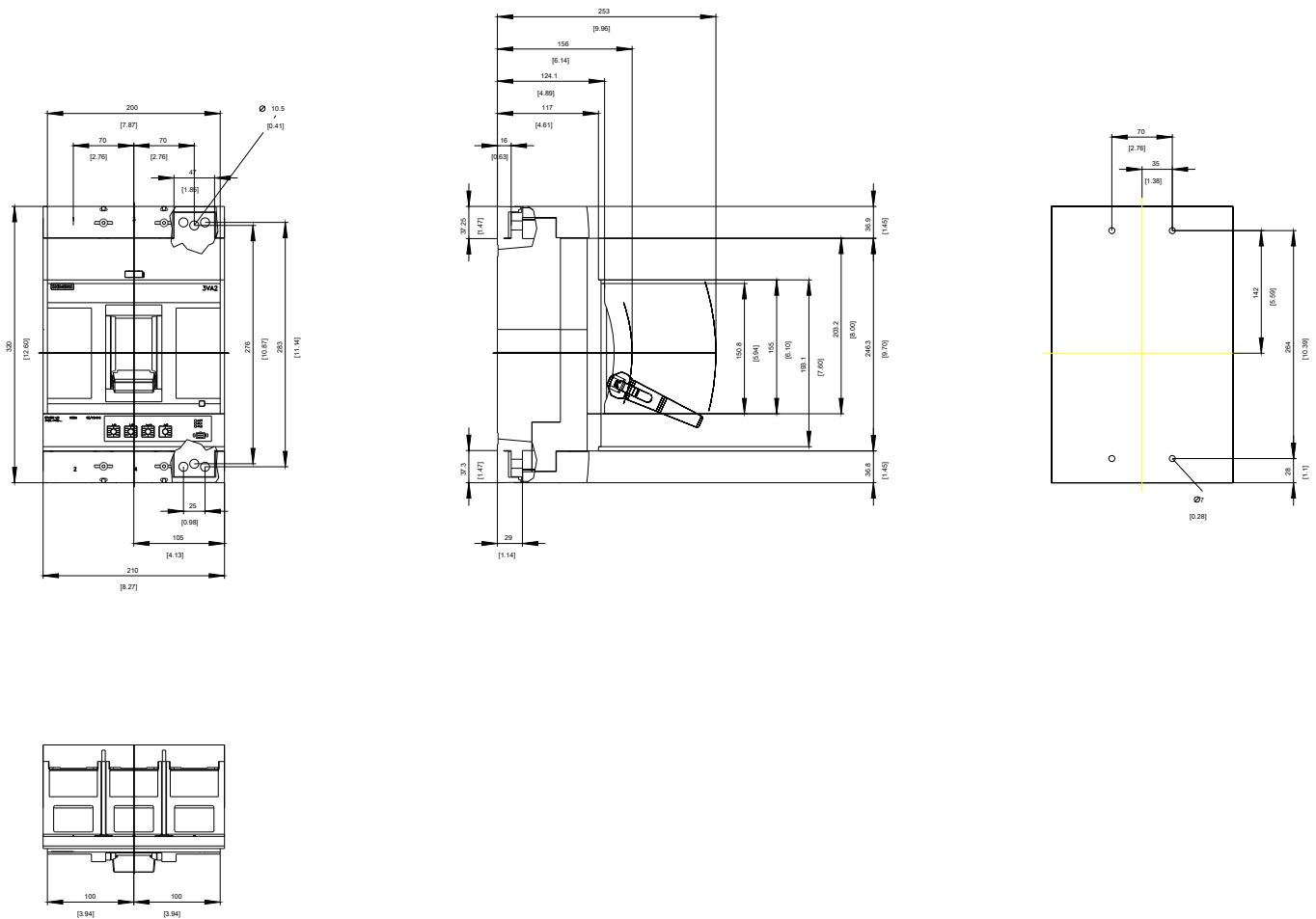

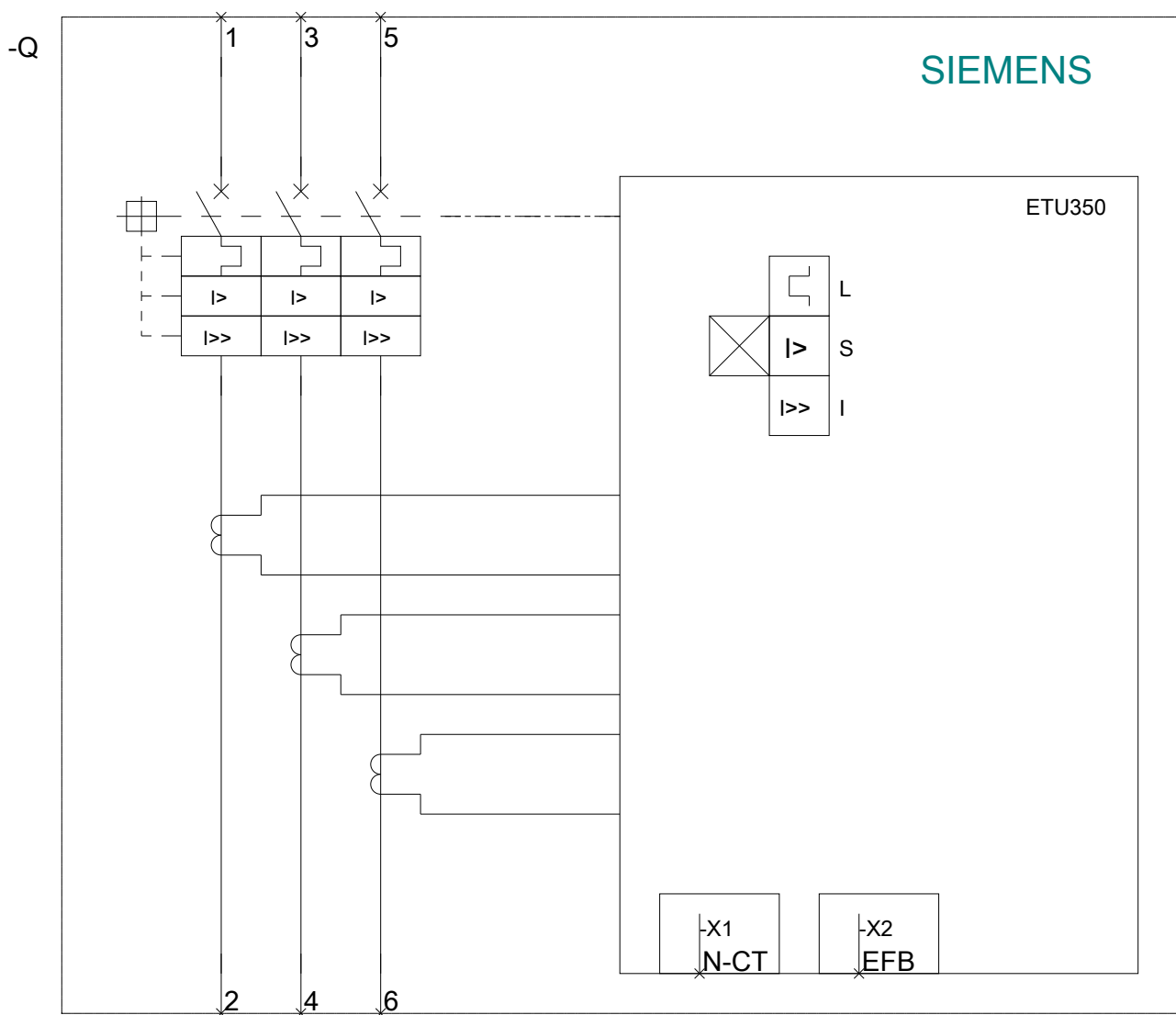

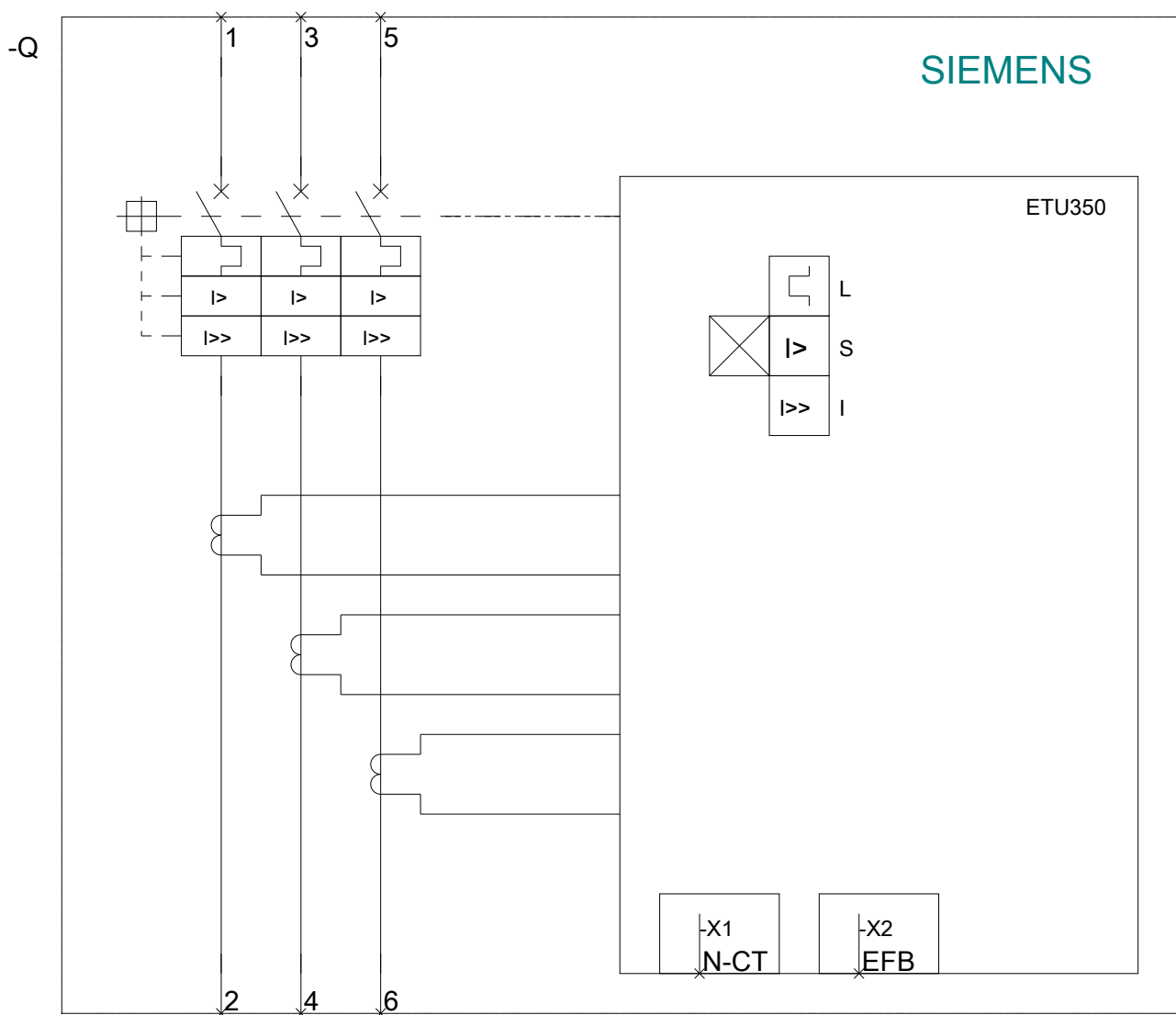

letzte Änderung:

04.07.2018