



### Hauptmerkmale

Produktserie	Zelio Relay
Produkt oder Komponententyp	Sockel
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXM (4Ö/4S) Steckbares Relais REXL (4Ö/4S)
Stiffform	Flach
Kurzbezeichnung des Geräts	RXZ
Verkauf je unteilbare Menge	10

### Zusatzmerkmale

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I <sub>th</sub> )	5 A , mit Bus-Steckbrücke 10 A
Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>	< 250 V
Anzugsmoment	<= 1 Nm (M3 Schrauben)
Befestigung	Durch Schraubbefestigung Schalttafel Aufschnappbar 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Beschriftung	CE
Breite	27 mm
Produktgewicht	0,07 kg
Produktgruppe	RXM_4_C/O_CON_SEP_FLAT
Kompatibilitätscode	RXZ

### Montage

Anschlüsse - Klemmen	Stecker, flexibel Kabel mit Kabelende 1 x 0,25-1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22-AWG 14 Stecker, flexibel Kabel mit Kabelende 2 x 0,25-2 x 1 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 17 Stecker, starr Kabel ohne Kabelende 1 x 0,5-1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 14 Stecker, starr Kabel ohne Kabelende 2 x 0,5-2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA UL Lloyd's
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...55 °C


Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V

### Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------

Socket

Socket with separate contact terminals and connection for 4 delayed C/O contacts

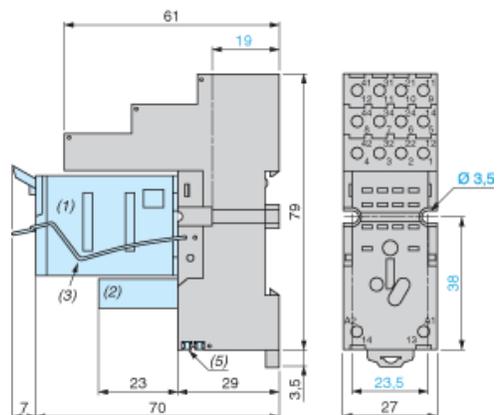

- 1 Relais
- 2 Sicherheitsmodul
- 3 Befestigungsklammer
- 5 2 Verbindungsanschlüsse