


Verfügbarkeit : Lieferbar

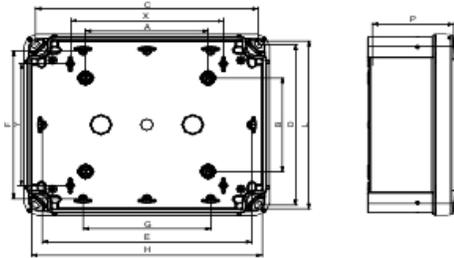

Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa-
Produktname	Thalassa TBS
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Industriegehäuse
Höhe	116 mm
Breite	116 mm
Tiefe	62 mm
Innenhöhe	105 mm
Innenbreite	105 mm
Innentiefe	55 mm
Schrankmontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1x Gehäuse 1x Abdeckung 4x Abdeckschraube
Menge pro Satz	Satz à 5 Stück
Gehäusotyp	Einteilige Gussform
Typ der Frontabdeckung	Niedrige Plattenabdeckung
Befestigung der Abdeckung	Kunststoffschrauben
Schlosstyp	Abgedichteter Außenbereich : flach Schraubendreher unverlierbare Schraube
Abnehmbare Teile	Cover, durch unverlierbare Schrauben

Zusatzmerkmale

Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Farbe	Grau (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	DEMKO SEMKO TÜV
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
Schutzart (IP)	IP66 conforming to NEMA 4.4X

Schutzart (IK)	IK07 entspricht IEC 62262
Feuer Beständigkeit	650 °C entspricht IEC 60695-2-11
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...40 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Produktgewicht	0.151 kg

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert - Gehen Sie zu Cap für mehr Details Gehen Sie zu Cap für mehr Details
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------