

MP2018 Serie

Omnipolarer Reed-Sensorschalter im kompakten Kunststoffgehäuse

Eigenschaften


- Hermetisch abgedichtet für lange Lebensdauer
- Kein Stromverbrauch im Stand-by
- Resistent gegen Feuchtigkeit und Dreck
- Standard Betätigermagnet im gleichen Gehäuse verfügbar (Cherry Artikel-Nr. AS201801)
- RoHS konform

Technische Daten

Bestellnummer	Kontakt-konfiguration	Schalteleistung (W max.)	Schaltspannung (VAC/VDC max.)	Überschlagsspannung (VDC min.)	Schaltstrom (Amp max.)	Kontaktwiderstand (Ohm max.)	Einsatz Temperaturbereich (°C)	Schaltzeit (ms typisch)
MP201801	Schließer Form A	10	AC 175 DC 175	200	0,5	0,200	-40 bis 105	1,0
MP201802	Öffner Form B	3	AC 30 DC 30	200	0,2	0,100	-40 bis 105	1,0

Abmessungen inches (mm)

Alle Toleranzen $\pm 0,005$ (0,13) sofern nicht anders angegeben

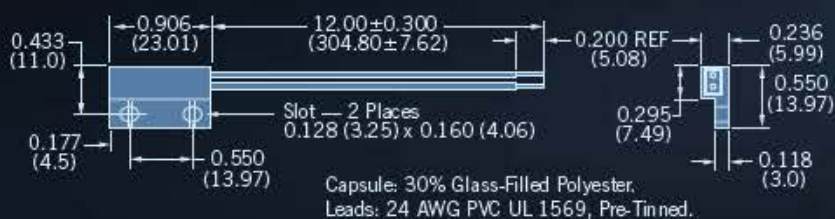

Operate Distance with AS201801 Magnetic Actuator

