

SVS Ventilst. BF BI 11 mm selbstanschl.Schraubkl. Ersetzt Art.-No. 3129920

Bauform BI (11 mm)
24 V AC/DC mit LED und Z-Diode
metrisch

Abbildung

Bauform	
	29801
Technische Daten	
Betriebsspannung	24 V AC/DC
LED-Anzeige	(gelb)
Stromaufnahme	ca. 12 mA
Schutzbeschaltung	Z-Diode
Abschaltspitze	<= 55 V
Abfallverzögerungszeit	<= 20 ms
Halteleistung	<= 100 W/VA
Verschraubung	M16 x 1.5 mm (EN 50262)
Klemmbereich (Kabelabgang)	5...10 mm
Anschlussklemmen	4 mm ² eindrätig, 2.5 mm ² feindrätig, mit Aderendhülse 1.5 mm ²
Steckerfarbe	Gehäuse schwarz, Kippdeckel transparent
Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529), mit Verschraubung
Temperaturbereich	-20...+60 °C

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 01/11


Kaufmännische Daten

Bruttogewicht	32
Nettogewicht	32
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85369010
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1

Hinweis

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Kontaktbelegung

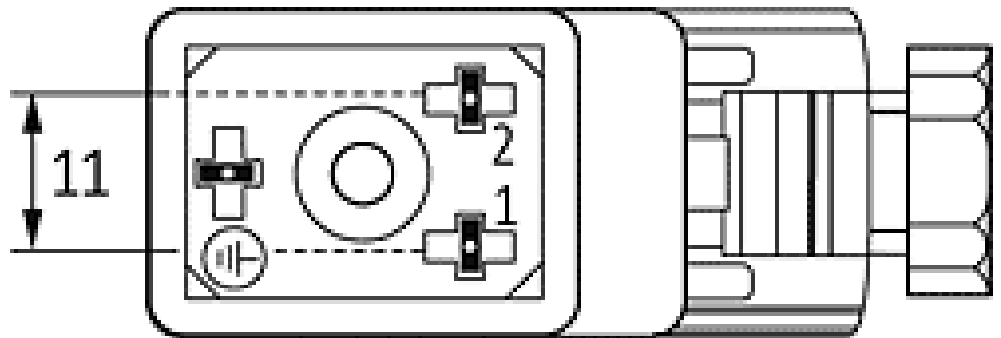

Schaltbild

