

## Nutenspannwinkel

1012.400


### Produktbeschreibung



#### Werkstoff

- Stahl, Einsatzgehärtet, geschliffen

### Maßzeichnung

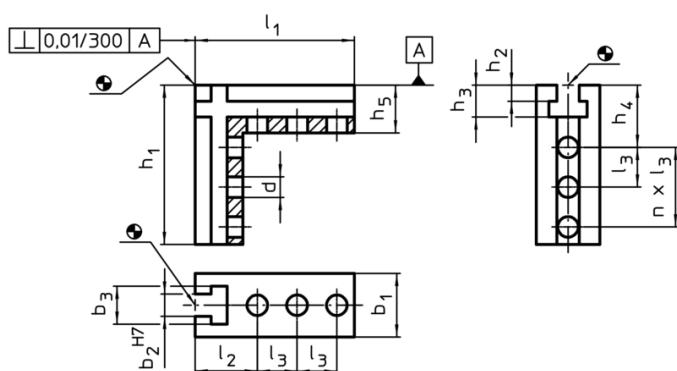

### Bestellinformationen

System	Abmessungen												Anzahl n	Art.-Nr. [g]	
	b <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	d			
V40	40	105	63	29	26	10	18	6,5	14,5	45	22	8,25	2	733	1012.400

### Anwendungsbeispiel

