

## Nutenspannwinkel

1112.100


### Produktbeschreibung



#### Werkstoff

- Stahl, Einsatzgehärtet, geschliffen

### Maßzeichnung

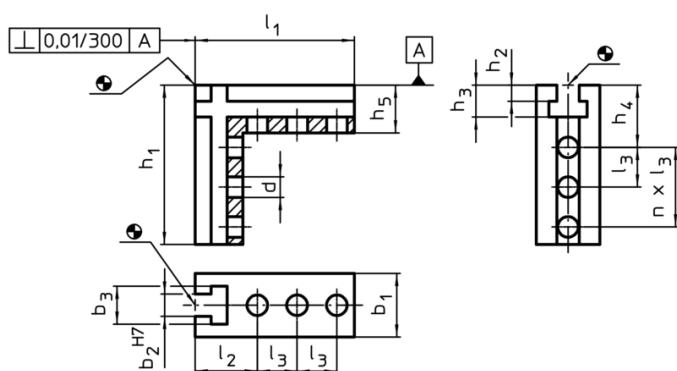

### Bestellinformationen

System	Abmessungen												Anzahl n		Art.-Nr. [g]
	b <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	d			
V70	40	100	100	39	25	14	24	10	20	39	30	13	2		1000 <b>1112.100</b>

### Anwendungsbeispiel

