


## Nutenspannwinkel

1112.400


### Produktbeschreibung

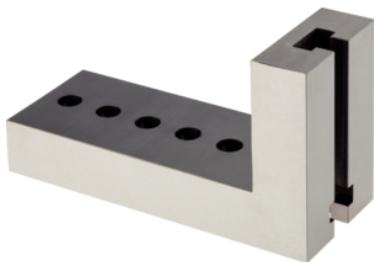

#### Werkstoff

- Stahl, Einsatzgehärtet, geschliffen

### Maßzeichnung

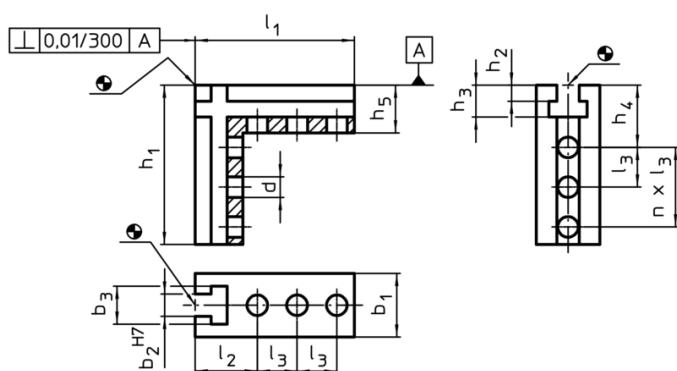

### Bestellinformationen

| System | Abmessungen    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    | Anzahl<br>n |  | Art.-Nr.<br>[g]  |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-------------|--|------------------|
|        | b <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | h <sub>5</sub> | d  |             |  |                  |
| V70    | 70             | 180            | 100            | 39             | 25             | 14             | 24             | 10             | 20             | 39             | 30             | 13 | 5           |  | 3240    1112.400 |

### Anwendungsbeispiel

