

Spannbacken- für Schwimmspanner M 12

23320.0154



Produktbeschreibung

Die Spannbacken sind für die Schwimmspanner 23320.0008, 23320.0012 und 23320.0014 verwendbar.

Mit der oberen Wechsel-Spannbacke (23320.0054, 23320.0056 und 23320.0058 - Bild 1 - 3) kann der Spannbereich vergrößert werden.

In die obere Spannbacke mit Aufnahmehgewinde M 8 (23320.0154 / .0156 - Bild 4 + 5) können verschiedene Normteile, je nach Bedarf eingeschraubt werden - siehe "Weitere Produkte".

Die untere Spannbacke mit Pendelfunktion (23320.0148 - Bild 6) passt sich den Formsschrägen des Werkstücks an.

Werkstoff

Spannbacken

- Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert

Weiterführende Informationen


Hinweise

Anzugsdrehmoment des Schwimmspanners muss situationsbedingt angepasst / verringert werden. Flächenpressung aufgrund verringriger Kontaktfläche der Spannbacken beachten.

Weitere Produkte

- Auflagebolzen, mit Riffel oder Spitze
- Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert
- Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, volle Kugel
- Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, abgeflachte Kugel
- Druckschrauben, mit Messingbolzen
- Druckschrauben, mit Kunststoffbolzen
- Pendelauflagen, verstellbar
- Pendelauflagen, verstellbar mit selbsttätiger Rückstellung


Maßzeichnung

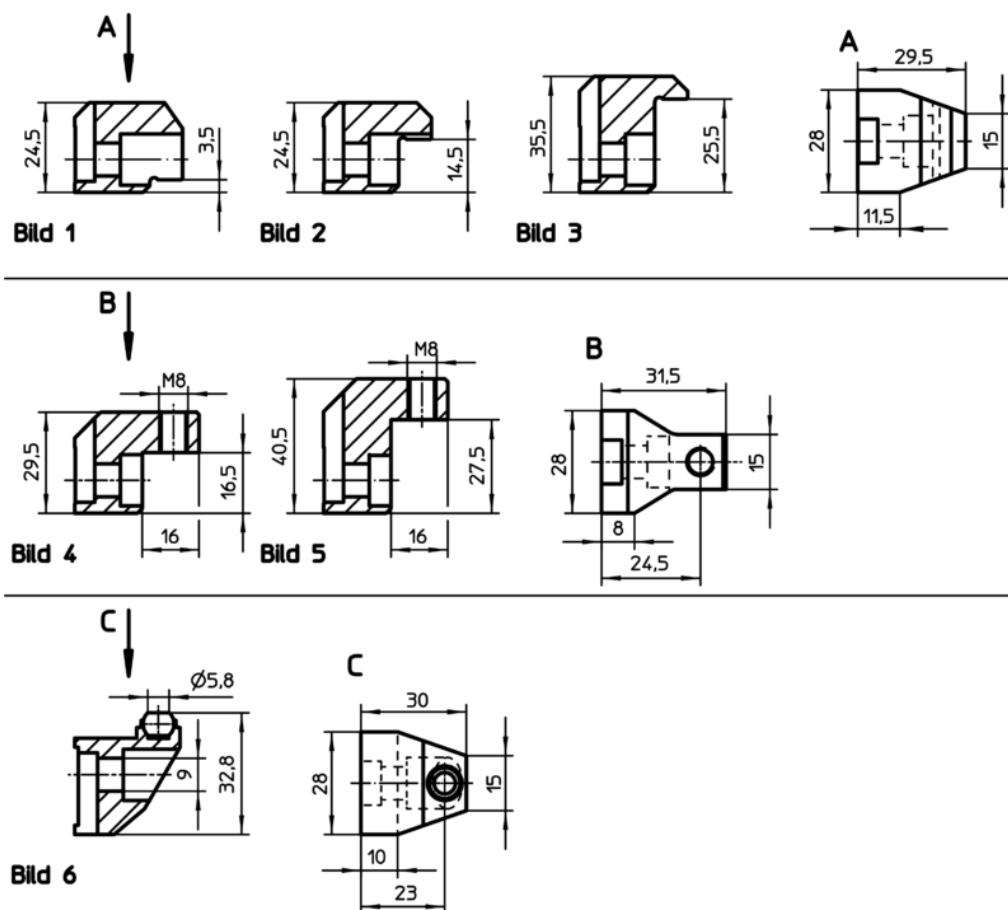

Bestellinformationen

Spannbereich max. in Kombination mit 23320.0050 [mm]	Spannbereich max. in Kombination mit 23320.0148 [mm]		Art.-Nr.
obere Spannbacke mit Aufnahmebohrung – Bild 4			
29	23		83 23320.0154

Anwendungsbeispiel

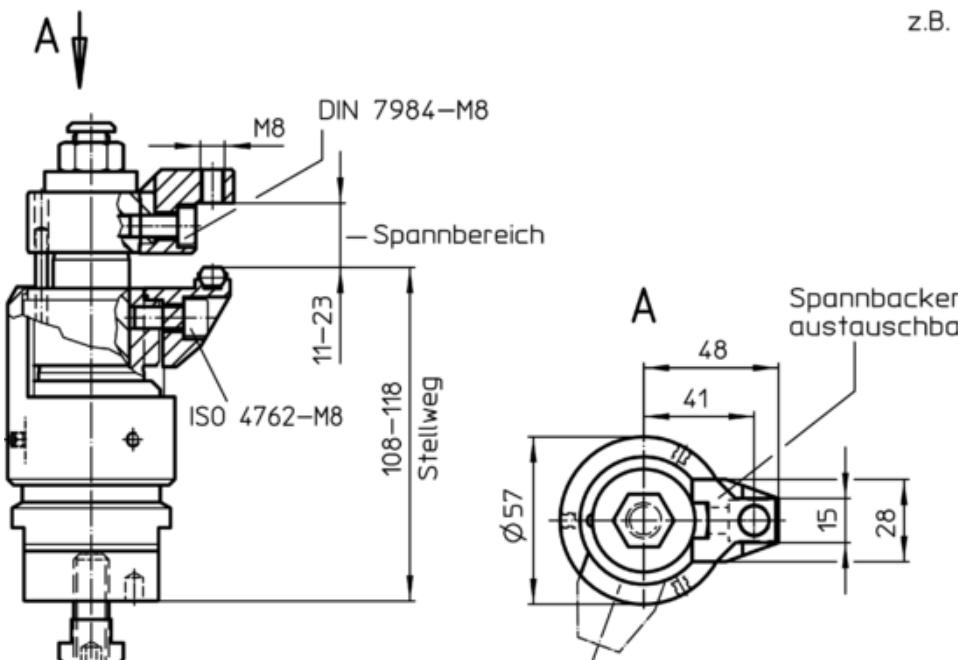

z.B. Kugeldruckschraube (EH 22720.)

