

Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 Federstange 200 mm, Form D Durchmesser 6 mm mit Klemme nach DIN EN 50041



<b>Produkt-Markename</b>	SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Hebel für Schwenkantrieb
<b>Produkttyp-Bezeichnung</b>	3SE5
<b>Hersteller-Artikelnummer</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>des mitgelieferten Betätigungshebels</li> </ul>	<a href="#">3SE5000-0AA81</a>
Eignung zur Verwendung Sicherheitsschalter	Nein

Allgemeine technische Daten	
<b>Produktfunktion</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwangsöffnung</li> </ul>	Nein
<b>Schutzart IP</b>	IP65/IP67
<b>Schockfestigkeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-27</li> </ul>	30g / 11 ms
<b>Schwingfestigkeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> </ul>	0,35 mm / 5g
<b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>typisch</li> </ul>	15 000 000
<b>Wirkprinzip</b>	mechanisch
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne

## Gehäuse

Beschichtung des Gehäuses	sonstige
---------------------------	----------

## Antriebskopf

Ausführung des Betätigungselements	Stangenhebel, Federstange, Länge 200 mm
Form des Schalterkopfes	Federstab
Außendurchmesser des Schalterkopfes	6 mm

## Kommunikation/ Protokoll

Ausführung der Schnittstelle	ohne
------------------------------	------




## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +90 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne

## Einbau/ Befestigung/ Abmessungen


Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Schraubbefestigung

## Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Sonstige
 CSA	 UR	 EAC
	<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>	<a href="#">Bestätigungen</a>

## Weitere Informationen

- Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**  
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>
- Industry Mall (Online-Bestellsystem)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA81>
- CAX-Online-Generator**  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AA81>
- Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AA81>
- Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA81&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA81&lang=de)

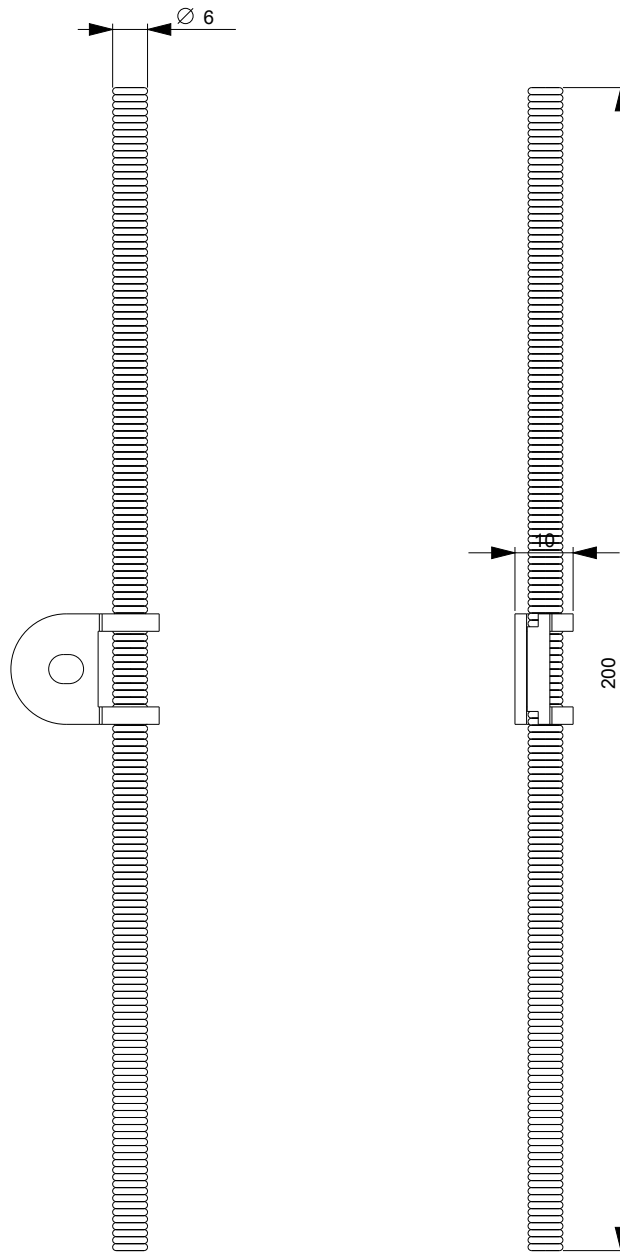

letzte Änderung:

19.07.2018